


品番 : EA115KR-2

品名 : AC100V[家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・超小型)



販売価格	32,500円(税抜)／35,750円(税込)		
カタログ価格	32,500円(税抜)／35,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/02/07 20:43現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2432ページ		

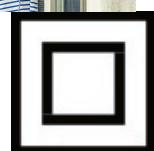

## 仕様

メーカー	ケルヒャージャパン(KARCHER)	型番	1.600-050.0
商品名	K MINI	電源	100V(50Hz/60Hz)
消費電力	1000W	モーター出力	1000W
吐出水量(最大)	330L/h	吐出圧力(最大)	9MPa
定格使用時間	最大1時間	本体サイズ	233(W)×280(L)×295(H)mm
本体重量	3.9kg	コード長	約5m
防水性能	IPX5	給水温度	最大40°C
付属品	ショートトリガーガン、ショート延長ランス、ショートバリオスプレーランス、プレミアムフレックス高圧ホース5m、本体側カップリング、取扱説明書		

コンパクトさと扱いやすさという2つの機能を一緒に持つコンパクトな高圧洗浄機です。

ショートガンモデルであり、ベランダなど狭い場所でも使いやすい

洗浄したい場所への持ち運びはもちろん、使い終わったあとに収納するときのスペースの課題も解消

トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。

**電源コードをすっきり収納**

電源ケーブルの片付けが簡単です。(電源ケーブルは本体に巻きつけ、電源コードクリップで留めます。)

片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもなります。

**柔らかく扱いやすいプレミアムフレックス高圧ホース**

ねじれにくいので高圧ホースの巻き取りが簡単です。弾力性があるので洗浄作業中も楽々。

**二重絶縁**

クイックカップリング仕様

組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.