


品番 : EA115KR-211

品名 : DC36V [家庭用]高圧洗浄機(充電式)



販売価格	86,700円(税抜)／95,370円(税込)		
カタログ価格	86,700円(税抜)／95,370円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/07 20:41現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	2433ページ		

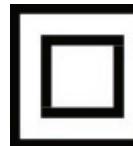

仕様

メーカー	ケルヒャージャパン(KARCHER)	型番	ESCOオリジナルセット
商品名	K2バッテリーセット※ESCOオリジナルセット	用途	電源が確保しづらい場所での洗浄、バイクや車の洗浄、家まわりのお掃除など
電源	充電式(36Vリチウムイオンバッテリー 5.0Ah)	吐出圧力	常用:7.4MPa 最大:11.0MPa
吐出水量	常用:330L/h 最大:340L/h	給水圧力	最大:1.2MPa
サイズ	245×303×629(H)mm	重量	4.5kg(本体のみ)
給水温度	最高40°C	騒音値	75dB
充電時間	10時間	連続使用時間(満充電時)	8分(ブーストモード) 14分(標準モード) 29分(MIXモード)
防水性能	IPX5	手腕振動値	<1.9m/s ²
付属品	高圧ホース4m、トリガーガン、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、本体側カップリング、バッテリー、専用充電アダプター、自吸ホース、自吸用ホースフィルター		

ケルヒヤー K2バッテリーセットに自吸ホースを付けたエスコオリジナル商品です。

自吸ホースを使用して、タンクやバケツなどのため水を使用できます。

コードレスタイプのパワフルな高圧洗浄機です。

電源が確保しづらい場所での洗浄、バイクや車の洗浄、家まわりのお掃除などに最適です。

洗浄剤を使用するための洗浄剤吸引ホース

トリガーガン、ノズル、高圧ホースを本体背面にコンパクトにまとめられます。(ノズル収納ホルダー)

高圧ホースの接続が簡単です。(クイックコネクトシステム)

3つの洗浄モード(標準モード、ブーストモード、ミックスモード)で 洗浄対象物に合わせて効率的に洗浄できます。

自吸用ホースを使用すれば、タンクやバケツなどのため水から給水することができます。

二重絶縁

クイックカップリング仕様

組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.