


品番 : EA115KT-12A

品名 : AC100V/1500W [家庭用]スチームクリーナー

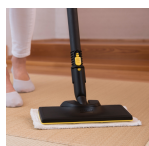

販売価格	45,100円(税抜) / 49,610円(税込)		
カタログ価格	45,100円(税抜) / 49,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/15 12:18現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2424ページ		



家庭用

### 仕様

メーカー	ケルヒージャパン(KARCHER)	型番	1.513-655.0
商品名	SC3 EasyFix W	電源	100V(50Hz/60Hz)
消費電力	1500W	タンク容量	1.0L
スチーム圧力	最大0.35MPa	スチーム連続噴射時間	約30分(1回の給水で連続噴射できる時間)
ヒートアップ時間	35秒(水温20℃の場合)	使用時間	定格2時間(給水により連続使用時間は異なります。)
サイズ	360(L)×236(W)×253(H)mm	重量	3.1kg(本体のみ)
付属品	ハンドブラシ、ノズルヘッド、ブラシ、イー ジーフィックス用マイクロファイバークロ ス、ハンドブラシ用マイクロファイバーカ バー、スケール除去用カートリッジ、 ホース一体型ヘッド2m、フロアノズル、 イージーフィックス、延長パイプ(0.5m) ×2本	清掃面積	75㎡(給水タンク満水で清掃できる面 積)
コード長	4m	噴射スチーム温度	約100℃
材質	PP		
バクテリア、ウイルス99.99%除菌			
気づいた汚れをすぐにお掃除			

水を継ぎ足せるタンク、ランプで休止タイミングをお知らせ

スケール除去カートリッジを定期的に交換するだけ、スケールがマシン内部に蓄積しません。

スケール除去剤による煩わしいメンテナンスが不要になります。

タンクより水を管に引き込み、管を通った水を温めて蒸気を発生させるフローヒーター式スチームクリーナー

別売のグラインダーをフロアノズルにセットするだけで、クロスがヨレたり引っ掛かったりすることなく、簡単にカーペット掃除ができます。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.