


品番：EA115MP-1

品名：10.0L ハンドスプレー(肩掛式/半自動)

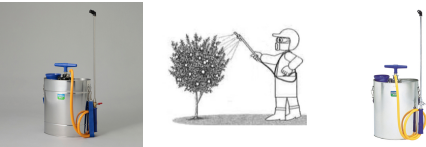

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 11,600円(税抜)／12,760円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 11,600円(税抜)／12,760円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2024/05/16 02:16現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2537ページ2622ページ               |      |   |



仕様

|        |       |         |                                           |
|--------|-------|---------|-------------------------------------------|
| メーカー   | キンボシ  | 型番      | 6006                                      |
| 容量(L)  | 10    | サイズ(mm) | 280×160×700(H)                            |
| 重量(kg) | 1.66  | ホース長    | 1240mm                                    |
| ノズル長   | 510mm | 材質      | タンク・ノズル: ステンレス<br>ホース: PVC<br>グリップ・噴口: PP |

|                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 半自動タイプなので、ハンドルで少し圧を掛けるだけで噴霧が可能。<br>(半自動=蓄圧式噴霧器の一種でタンク内の一部(シリンダー)のみに圧力をかけ、噴霧を行う方式)                                                |  |
| 半自動噴霧器の使用方法について<br>蓄圧式噴霧器のほとんどはタンク全体に圧力をかけ、その圧力にて内用液のほとんどを噴霧できるが、そのためにはそれ相当の圧力をため込む作業が必要となります。半自動タイプは液体を入れてからすぐに蓄圧作業を行いながら噴霧が可能。 |  |
| 半自動(蓄圧式)スプレー                                                                                                                     |  |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.