


品番 : EA115SA-73

品名 : AC100V/520W シミ抜クリーナー-(大容量/大型ヘッド)

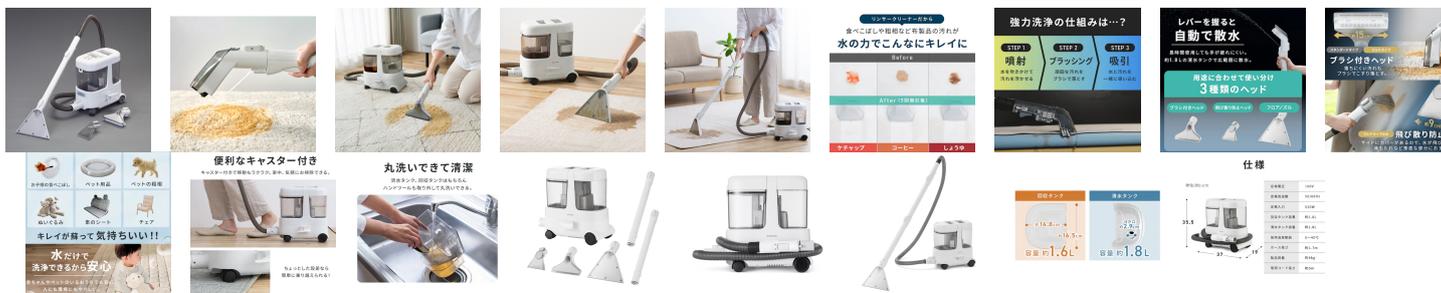

販売価格	27,200円(税抜) / 29,920円(税込)		
カタログ価格	27,200円(税抜) / 29,920円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/07 15:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2423ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	RNS-P1600
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	520W
回収タンク	1.6L	清水タンク	1.8L
サイズ	370×190×355(H)mm	重量	4kg
コード長	5m	ホース長	1.7m (φ 35mm)
使用温度範囲	0~40℃	材質	ABS、PP
付属品	ホース、ホルダー、ブラシ付きヘッド、飛び散り防止ヘッド、フロアズル(延長パイプ×2)		

食べこぼしや粗相など布製品の汚れが水のできれいに落ちるリンサークリーナー

まるごと車1台分のシートが1回で清掃できる大容量タイプ

最大15000Paのパワフルな吸引力で水と汚れを吸い込みます。

レバーを握ると自動で広範囲に散水するので、長時間使用しても手が疲れにくいです。

しつこい汚れもお湯で浮かせてさっぱりキレイに解決

諦めていたあの場所・あの汚れも、家中まるっと水洗い

水だけで洗浄できるので、人にも環境にも優しく、赤ちゃんやペットのいるお家でも安心

ちょっとした段差なら簡単に乗り越えられる、便利なキャスター付きで移動もラクラク

フタを外せて水が入れやすい清水タンクと、手を入れて洗える大きさの回収タンク

清水タンク、回収タンクはもちろん、ハンドツールも取り外して丸洗いできて清潔

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.