


品番 : EA115SB-1

品名 : AC100V/1500W 高温スチームクリーナー

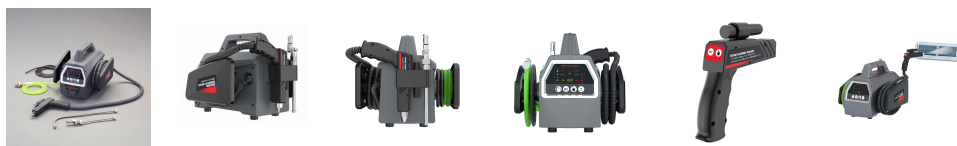

販売価格	60,300円(税抜) / 66,330円(税込)		
カタログ価格	60,300円(税抜) / 66,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/04 21:18現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0049ページ2431ページ		



仕様

メーカー	BBKテクノロジーズ	型番	ECOフラッシングF220
商品名	ECOフラッシングF220	電源	AC100V(50/60Hz)
吐出水量	最大:270L/h、常用:180L/h	吐出圧力	最大:4.5MPa、常用:3.0MPa
モーター出力	60W	タンク容量	40ml(※内部加熱時)
騒音値	60db	サイズ	306×362×271mm
重量	5.5kg	付属品	220°ノズル、ナイロンブラシノズル、ロングスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)
コード長	1.5m	消費電力	常温/温水モード:1500W 殺菌・消臭モード:8W スチームモード:1500W
使用時間	約180分	スチーム圧力	0.4Mpa
タンク加熱温度	120℃~140℃	噴射スチーム温度	100~110℃
ヒートアップ時間	約30秒	吸引ホース長さ	1.5m
空気浄化	51~150m ³ /h	殺菌率	99.9%
殺藻率	99.9%	オゾン	300mg/h
周囲温度	-10℃~60℃	オゾンホース長さ	2.5m

家庭用
洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載したスチーム洗浄機
スチーム・常温水・温水・オゾン発生と4モード切替式
スチームだけの力で頑固な汚れを浮かせて取ります。
パワフルな洗浄力を備え、洗浄機能は常温水・高温水が3段階(弱圧・中圧・高圧)、スチームが2段階(少量・多量)
各モードのスタートスイッチを押してから約30秒で高温水(40～60℃)スチーム(120～140℃)が噴き出します。
タッチパネル式のデジタル大画面と手元操作が簡単なリモートスイッチガン方式
洗浄後にオゾン発生装置でウイルスや細菌を99.9%の殺菌率と消臭効果を発揮します。
高温スチームで汚れを浮かし、必要であれば洗浄剤を吹き付けた後で常温水か高温水で洗い流します。 その後にオゾンを吹きかけることで高温スチームや洗浄剤だけでは落ちなかったウイルスや細菌を殺菌し、消臭効果を発揮します。
様々な条件下で選べる各種運転モード 【COLD(常温水)モード】 【HOT(高温水)モード】 【STEAM(スチーム)モード】 【PULS(リズム運転)モード】 【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】
オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】 エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O ₃)を吹きかけてください。
エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。 タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です。 (使用例: 10㎡約12分、20㎡約24分、30㎡約36分、51～150㎡約60分) 使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.