
品番: EA115TB-1A

品名: DC36V タンク付高圧洗浄機(充電式)

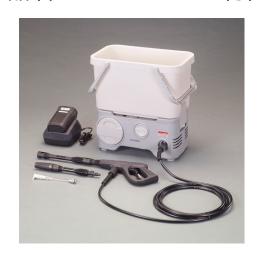

| 販売価格 | 52,900円 (税抜)/ 58,190円(税込) | | | | |
|-------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 52,900円(税抜)/58,190円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/11/08 09:05現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | | |
| カタログ ページ | 0049ページ2491ページ | | | | |





























仕様

| メーカー | アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA) | 型番 | SDT-L01N |
|---------------|--|-------------|---|
| у— <i>у</i> — | 71923 — (YY (IRIS OHTAINIA) | 空份 | SDI-LOIN |
| 電源 | リチウムイオン電池(付属) | 充電池 | リチウムイオンバッテリーDC36V |
| 吐出水量 | 最大: 270L/h 常用: 180L/h | 圧力 | 最大:約4.5MPa 常用:約3.0MPa |
| タンク容量 | 26L | サイズ | 480(W)×280(D)×480(H)mm (タンク取付時) |
| 重量 | 7.2g(本体のみ) | 主要材質 | ポリプロピレン |
| 連続使用時間 | 約10分/回 (満充電時·電池初期/20℃時) | 付属品 | 本体、タンク、専用ガン、 専用高圧ホース(5m)、 拡散可変ランス、ガンコネクター、 ノズルクリーニングピン、 手動ポンプ、バッテリー、充電器、 取扱説明書・保証書 |
| 充電器仕様 | 入力電源:AC100V(50/60Hz共用) 出力電源:DC40V 0.6A コード長:1.8m | バッテリー 仕様 | 使用電池:リチウムイオン充電池 電池電圧:DC36V 電池容量:2,000mAh 電池寿命:約250回 充電時間:最大5時間 |

近くに電源と水道(蛇口)がなくても使えるコードレスタンク式の高圧洗浄器です。

静音タイプ

水道からも給水できるので、長時間の使用もできます。(水道ホース別売)

約50℃の温水が使用可能。温水を使用することで油汚れなどを落としやすくなります。またタンクに中性洗剤を入れて使用すれば、洗浄効果を高められます。

使用しない時は、本体をタンク内に収納することができます。

水道ホースでは落とせない汚れもスッキリきれい。

コンパクトなタンク式ボディなのに高水圧の威力はそのまま。

電源が届きにくい家の外壁やベランダ、アウトドアにも大活躍。

汚れに合わせて水圧を調整できる拡散可変ランスを採用。

水圧の切り替えは簡単!先端のダイヤルを回すだけ。

少量の水でスピーディーに汚れを落とすから、水道代も節約できて経済的。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.