


品番 : EA115TR-14A

品名 : AC100V/1.45kW 高圧洗浄機

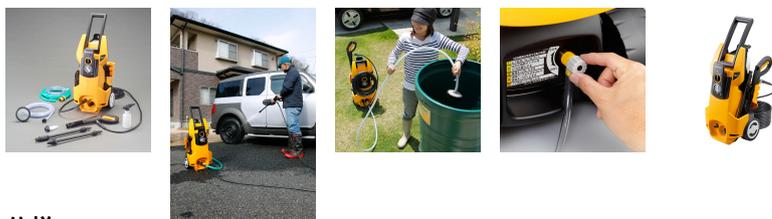

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 43,900円(税抜) / 48,290円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 43,900円(税抜) / 48,290円(税込)     |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 11 (2026/05/05 02:33現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2435ページ                       |      |   |



仕様

|       |   |         |             |
|-------|---|---------|-------------|
| メーカー  | 京セラ   | 型番      | AJP-1700VGQ |
| 電源    | AC100V(50/60Hz)   | 吐出水量    | 最大:6.7L/min |
| 吐出圧力  | 最大:11MPa  | モーター出力  | 1.45kW      |
| サイズ   | 318×304×840(668)mm  | 重量      | 8.4kg       |
| 付属品   | ガン、高圧ホース10m、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、洗剤噴射ノズル、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース3m、ホースバンド、自吸フィルター、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース3m | ポンプ形式   | 3連プランジヤ     |
| 電源コード | 5m  | 高圧ホース長さ | 10m         |
| 許容温度  | 40℃以下   | 材質      | 樹脂ボディ       |

作業シーンに合わせて吐出圧力を本体側で調節できる

自吸機能付きで溜め水が利用でき経済的

呼び水いらすのエア抜きバルブ付

専用ストレーナ&フィルタ付

作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付

大型車輪で段差の移動が軽快

洗浄場所への移動も楽な大型車輪

ハンドルは折りたたんで、ガンやノズルホース類も本体にスッキリ収納できます。

二重絶縁

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.