


品番 : EA115YB-17

品名 : AC100V/27W/10.0L 電動スプレー



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 13,900円(税抜) / 15,290円(税込) | | |
| カタログ価格 | 13,900円(税抜) / 15,290円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/05/02 09:56現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0050ページ2430ページ2506ページ | | |

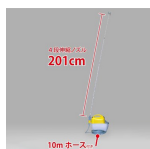

仕様

| | | | |
|---------|---|--------|---|
| メーカー | 工進 | 型番 | GT-10V |
| 容量 | 10L | 吐出圧力 | 0.26MPa |
| 電源 | AC100V | 消費電力 | 27W |
| ノズル長 | 630~2,010mm(4段階伸縮) | ホース長 | 10m |
| キャップ部開口 | φ48mm | 材質 | タンク:ポリエチレン、 ノズル:アルミ |
| 重量 | 2.2kg | 噴霧量 | 1頭口: 噴霧時0.45L/min 直射時0.57L/min、 2頭口: 噴霧時0.68L/min 直射時0.74L/min |
| サイズ | 405(W)×220(D)×400(H)mm | 電源コード長 | 2.5m |
| 付属品 | スポット、自在二頭口噴口、ホース(10m)、ショルダーベルト、四段階伸縮パイプクミ | ノズル形式 | 四段二頭口(一頭口切替) |
| ポンプ | ギアポンプ | 噴霧目安 | 1頭口: 噴霧時約0.6m 直射時約4m(斜め45°) |

| | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|
| | | | 2頭口: 噴霧時約0.6m 直射時約2.5m(斜め45°) |
| 定格電流 | 0.3A | 発電機必要容量 | 0.1kW以上 |
| ヒューズ | 0.6A | 最大延長コード長さ | 0.75mm ² 時:100mまで |
| 電気代目安 | 0.6円(1時間) | | |
| 直射・霧状切替ノズル | | | |
| 殺虫・殺菌・消毒剤・ホルモン剤等の散布に。 | | | |
| アルコール使用不可 | | | |
| 家庭用100V電源で使用可能なので電池切れを気にせず手軽に使えます。 | | | |
| 直射と霧状切替ノズル(自在2頭口噴口/1頭口切替) | | | |
| 直径20m範囲使用可能なので、お庭での使用にピッタリです。 | | | |
| ホースはコンパクトに収納可能です。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.