


品番：EA122VH-11

品名：ブロワー&バキュームクリーナー(エア-式)

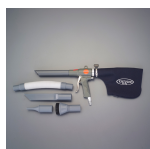

販売価格	9,510円(税抜) / 10,461円(税込)		
カタログ価格	9,510円(税抜) / 10,461円(税込)		
在庫数	最新在庫: 63 (2026/04/03 05:02現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	1010ページ		



仕様

サイズ(W×D×H)mm	147.3×41.8×162.5	使用圧力	0.63~0.8MPa
エア-消費量	250L/min	ホ-ス長	290~820mm(伸縮式フレキシブルホ-ス)
吸入口	Rc(PT)1/4"	付属品	ブラシ、ノズル2個、延長ノズル、ホ-スクランプ、集塵袋
使用コンプレッサー	2.2kW以上	重量(g)	700(アクセサリ-含む)
ダストバック接続口の口径	30mm	プラグ有無	有り

本体のスイッチでブロワーとバキュームの切替えが出来ます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.