


品番：EA122VJ-12

品名：エアー式乾湿両用掃除機(ストッパ°-付)

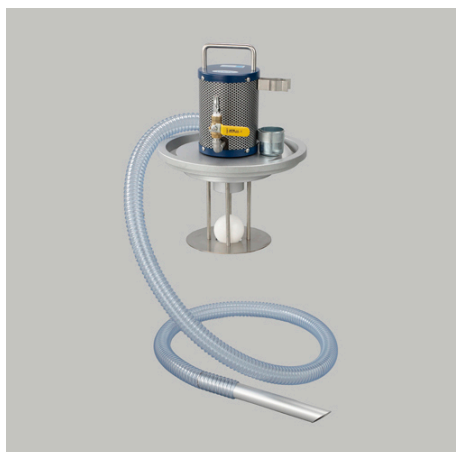

販売価格	87,500円(税抜) / 96,250円(税込)		
カタログ価格	87,500円(税抜) / 96,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/07/04 03:47現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1011ページ		



オイルや切粉などを回収できるペール缶掃除機
現場清掃に便利な乾湿両用!

仕様

メーカー	アクアシステム	型番	APPQO600
用途	火気厳禁(防爆)エリアでの清掃、液体や切粉などの回収作業に	仕様	エアー式
最大吸入量	90L/min	空気消費量	475L/min
使用可能粘度	3,000cP	推奨供給圧力	0.4~0.6MPa
吸入揚程	2m	オイルストッパー	有
ホース長	2m	材質	本体・ノズル:アルミニウム/SUS パッキン:NBR ホース:PVC
重量	5.6kg	付属品	主ノズル、角ノズル
使用コンプレッサー	3.75kW		

回収専用(一般油・オイル・切粉など)

電気ではなくエア駆動のため連続して使用でき、現場でオイルはもちろん、火気厳禁(防爆)エリアでも漏電せず安心

市販の20Lのペール缶に乘せるだけ。

液体満タン時の自動ストップ機能付。

サイレンサー装備で低騒音

ホースの取り回しが楽なスイベル継手付き

5馬力(3.75kw)以上のエアコンプレッサで使用可能

エアカプラ30PM付き

本体丸洗い可能。

※粉塵爆発を起こす危険性のあるもの、引火性液体にはご使用いただけません。

※ペール缶は別売です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.