



品番 : EA123AE-24

品名 : 2.3穴x320mm エア-ブローガン(フレキシブル・5mホース付)

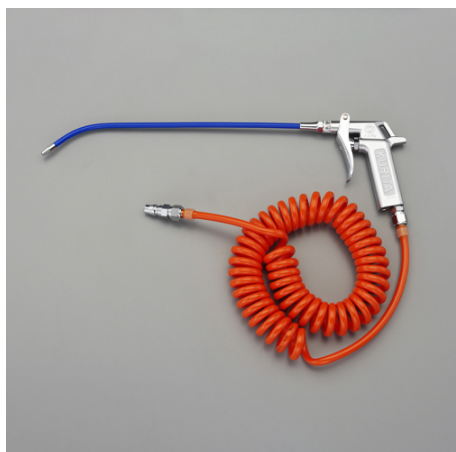

販売価格	8,660円(税抜) / 9,526円(税込)		
カタログ価格	8,660円(税抜) / 9,526円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/13 09:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1006ページ		

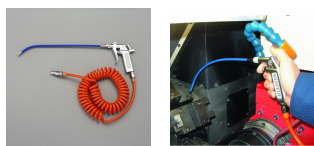

仕様

メーカー	栗田製作所	型番	AG45LP
穴径	2.3mm	ノズル長	320mm
ノズル取付ねじ	G1/8"	エア一量	140L/min
ホースサイズ	8×5mm	ホース全長	5m
使用範囲	3.0m	常用圧力	0.7MPa
材質	本体:アルミダイカスト(クロムメッキ) パイプ:真鍮、銅パイプ、ウレタン樹脂(クロムメッキ) ホース:ウレタン樹脂		
レバー付き			
プラグ付き			
ノズルは大きく曲げられます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.