


品番：EA123AE-5

品名：2.0mm穴 エアフローガン(流量調整付・トリガン)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,030円(税抜) / 3,333円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,030円(税抜) / 3,333円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/13 11:05現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1007ページ | | |

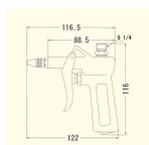

仕様

| | | | |
|-----------|---------------------------------------|---------|-------------------|
| メーカー | 栗田製作所 | 型番 | GT50L |
| 使用圧力 | 0.7MPa | 穴径 | 2mm |
| ノズル長 | 28mm | タケノコ径 | 8.7mm |
| ノズル取付ねじ | G1/8" | 推奨ホース内径 | 7.5~8mm |
| エアー量 | 145L/min | 本体材質 | アルミダイキャスト(クロムメッキ) |
| レバー付き | | | |
| 吊り下げ用 | | | |
| エアー流量調整付き | ノズルのローレット部を閉めるとエア流量が多くなり、緩めると少なくなります。 | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.