


品番：EA123AE-9

品名：2.0mm穴 エア-フローガン(8.7mmステム/流量調整付)



販売価格	2,610円(税抜) / 2,871円(税込)		
カタログ価格	2,610円(税抜) / 2,871円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/13 11:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1007ページ		

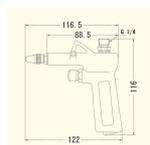

仕様

メーカー	栗田製作所	型番	GT50
使用圧力	0.7MPa	穴径	2mm
ノズル長	28mm	タケノコ径	8.7mm
ノズル取付ねじ	G1/8"	推奨ホース内径	7.5~8mm
エア-量	145L/min	本体材質	アルミダイカスト(クロムメッキ)
吊り下げ用			
エア-流量調整付き ノズルのローレット部を閉めるとエア流量が多くなり、緩めると少なくなります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.