


品番 : EA123CG-28A

品名 : 0 -1200kPa タイヤゲージ &チャック(4.2mホース付)



|         |                              |      |    |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 24,000円(税抜) / 26,400円(税込)    |      |    |
| カタログ価格  | 24,000円(税抜) / 26,400円(税込)    |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/03/31 14:49現在) |      |    |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | ST |
| カタログページ | 0298ページ                      |      |    |

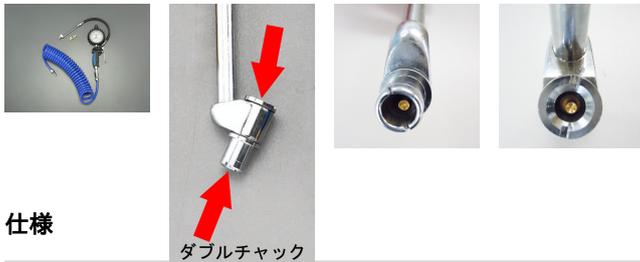

仕様

|                               |                       |         |                |
|-------------------------------|-----------------------|---------|----------------|
| メーカー                          | SIGNET(シグネット)         | 型番      | ※ESCOオリジナルセット品 |
| ホース長                          | 290mm                 | 重量      | 約655g          |
| プラスチックボディ                     |                       |         |                |
| 一次側接続口                        | カプラープラグ               |         |                |
| 測定・増圧・減圧が可能                   |                       |         |                |
| チャック口                         | 小口径ダブルチャック            | 用途      | 乗用車・トラック・バス    |
| 大きく見やすい3インチの大型文字盤             |                       |         |                |
| 持ちやすいラバーグリップハンドル              |                       |         |                |
| 付属品                           | ダブルチャックホース、<br>エアープラグ | 付属ホース種類 | スパイラル          |
| 付属ホース全長                       | 4.2m                  | 測定範囲    | 0~1200kPa      |
| 測定誤差                          | ±10kPa以内              |         |                |
| レバー操作で簡単にタイヤの空気圧測定・増圧・減圧が可能   |                       |         |                |
| 乗用車、トラックのタイヤ空気圧が計れるダブルチャックを採用 |                       |         |                |

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.