


品番：EA124B

品名：6.5mmx28m エアーホースリール(ウレタン製)



販売価格	33,900円(税抜) / 37,290円(税込)		
カタログ価格	33,900円(税抜) / 37,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/08 08:25現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1013ページ		

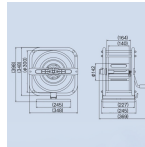

仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	UCS-302
ホース長	1次ホース:2m 2次ホース:28m	ホース径	内径:6.5mm 外径:10mm
使用圧力	1.5MPa(15kgf/cm ²)	ホース材質	編糸補強 1Bブレード入ポリウレタン
取付金具(一次側)	1/4プラグカップラ	取付金具(二次側)	1/4ロータリーナットカップラ
サイズ	348(W)×369(D)×348(H)mm	重量	7.0kg

安定感を高めた、ボックスタイプのエアホースリール

軽しなやかで強靱な、編糸補強 1Bブレード入ポリウレタンホースを採用

ホースのよじれ・からみを防止し、自在な動きを助けるロータリーカップラ

一次ホースをスッキリ収納できる、アルミダイキャスト製収納ラック

ホースのたるみ防止用ブレーキクリップ付き

巻き取りやすい可倒式の大型ハンドル。未使用時は折りたためます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

