


品番：EA124BA-2B

品名：8.5mmx20m エアーホースリール(ウレタン製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 46,900円(税抜) / 51,590円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 46,900円(税抜) / 51,590円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/03/30 11:49現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1013ページ                      |      |   |

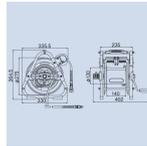

使いやすく軽量コンパクト!

### 仕様

|           |                                |           |                             |
|-----------|--------------------------------|-----------|-----------------------------|
| メーカー      | ハタヤリミテッド(HATAYA)               | 型番        | UDN-203                     |
| メーカー商品名   | ナラシマキエヤーリール                    | 用途        | コンプレッサーから離れた場所でエアー工具を使用できます |
| 使用圧力      | 1.5MPa(15kgf/cm <sup>2</sup> ) | ホース径      | 内径:8.5mm<br>外径:12.5mm       |
| ホース長      | 1次ホース:2m<br>2次ホース:20m          | ホース材質     | 編糸補強1Bブレード入ソフトポリウレタン        |
| 取付金具(一次側) | 3/8パージプラグ                      | 取付金具(二次側) | 3/8ワンタッチロック付カブラ             |
| サイズ       | (W)335.5×(D)402×(H)364.5mm     | 重量        | 7.0kg                       |

異物の巻き込みや粉じんの混入を防ぐスケルトン保護カバー付き

耐摩耗性に優れたエンブラ樹脂製ガイド&ローラー付き

持ち運びに便利な折りたたみ式ハンドル

ホースは巻きグセが少なく冬場でも柔軟性を保持するソフトウレタンホース

ホースに手を添えずに、ハンドルを回すだけでスムーズに巻き取れるナラシマキガイド

取り外し時の反動と不快音を抑えるパージプラグ付です。

サビに強い、黄銅製スィベルジョイント採用

交差巻き取り式でホースのたるみを防ぎます。

安定感のある三角形状フレーム

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.