
 


品番 : EA124BC

品名 : 6.5mmx30m エアーホースリール

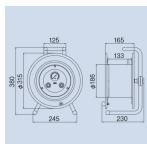

販売価格	46,300円(税抜)／ 50,930円(税込)		
カタログ価格	46,300円(税抜)／ 50,930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 06:31現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1054ページ		



仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	AH-30
用途	コンプレッサーから離れた場所でエア工具を使用できます	使用圧力	1.5MPa
ホース径	内径:6.5mm 外径:10mm	ホース長	30m
ホース材質	編糸補強1Bブレード入ポリウレタン	取付金具(一次側)	20型プラグ
取付金具(二次側)	20型ソケット×2個	サイズ	(W)315×(D)230×(H)380mm
重量	5.4kg		
本体にロータリー機構を内蔵しているので工具をつけたまま自由に移動できます。			
エアーポンがひと目で分かる圧力メーター付きです。			

代替品

	品番 EA124BH-1A コメント 2次側ソケット1個、仕様ご確認下さい
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.