


品番 : EA124BC-2

品名 : 6.5mmx20m エアーホースリール



販売価格	41,700円(税抜)／45,870円(税込)		
カタログ価格	41,700円(税抜)／45,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 21:44現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1054ページ		

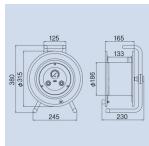

仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	AH-20
用途	コンプレッサーから離れた場所でエア工具を使用できます	使用圧力	1.5MPa
ホース径	内径:6.5mm 外径:10mm	ホース長	20m
ホース材質	編糸補強1Bブレード入ポリウレタン	取付金具(一次側)	20型プラグ
取付金具(二次側)	20型ソケット×2個	サイズ	(W)315×(D)230×380(H)mm
重量	4.9kg		
本体にロータリー機構を内蔵しているので工具をつけたまま自由に移動できます。			
エアーポンがひと目で分かる圧力メーター付きです。			

代替品

	品番 EA124BC コメント 6.5mmx30m
--	------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.