

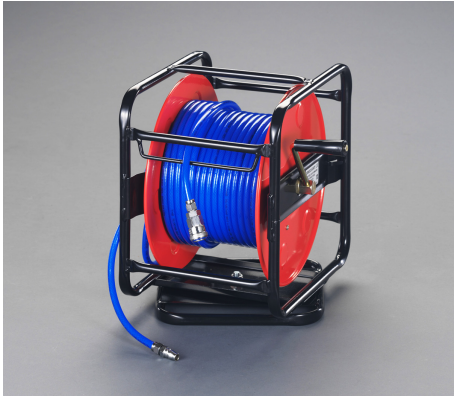


品番：EA124BD-30A

品名：6.5mmx30m エアーホースリール(ウレタン製)

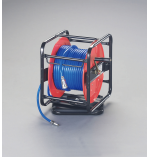

販売価格	22,300円(税抜)／24,530円(税込)		
カタログ価格	22,300円(税抜)／24,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/02/03 21:07現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1013ページ		

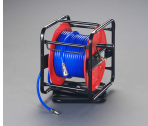

仕様

内径×外径	6.5×10mm	全長	30m
一次側ホース長	1m	ホース材質	ポリウレタン
サイズ	340(L)×255(W)×357(H)mm	重量	7.5kg
常用圧力	1.4MPa(200PSI)	最高圧力	5.5MPa(800PSI)
取付ねじ	Rc(PT)1/4”		
リールが左右360°回転します。			
1次側に20型プラグ、2次側に20型ソケット付			

代替品

	品番 EA124BD-30B コメント 変更点:製品強度(ナット数増加)
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.