



品番 : EA124BD-40A

品名 : 8.0mmx40m エアーホースリール(ウレタン製)

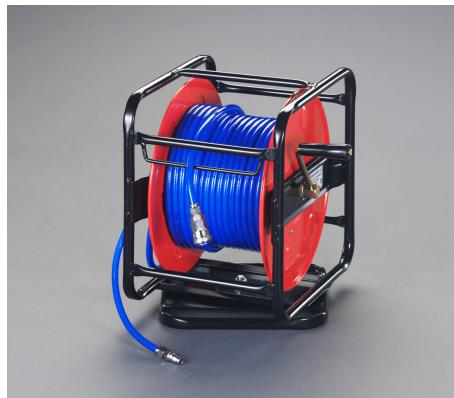

販売価格	25,800円(税抜)／28,380円(税込)		
カタログ価格	25,800円(税抜)／28,380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/09 20:11現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1054ページ		

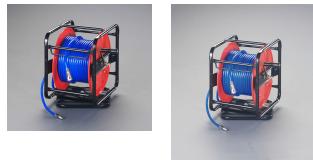

仕様

内径×外径	8.0×12mm	全長	40m
一次側ホース長	1m	ホース材質	ポリウレタン
サイズ	340(L)×255(W)×357(H)mm	重量	9kg
常用圧力	1.4MPa(200PSI)	最高圧力	5.5MPa(800PSI)
取付ねじ	Rc(PT)1/4"		
リールが左右360°回転します。			
1次側に20型プラグ、2次側に20型ソケット付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.