
 


品番：EA124BH-1B

品名：10mmx30m エアーホースリール(ウレタン製)

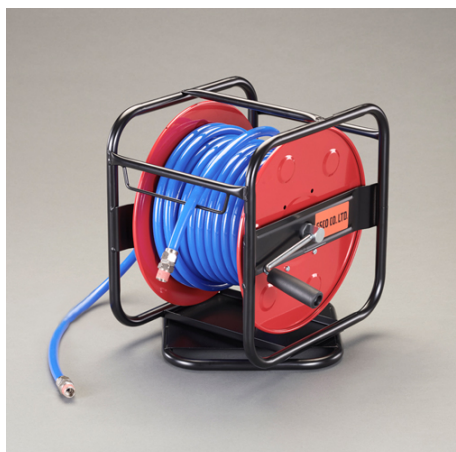

販売価格	30,600円(税抜) / 33,660円(税込)		
カタログ価格	30,600円(税抜) / 33,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2026/04/27 13:46現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



#### 仕様

ホース径	内径:10mm 外径:14mm	ホース長	1次ホース:1m 2次ホース:30m
常用圧力	1.4MPa(200PSI)	最高圧力	5.5MPa(800PSI)
取付ねじ	R3/8"	サイズ	330(W)×260(D)×345(H)mm
重量	8.4kg	材質	本体フレーム:スチール ホース:ポリウレタン

リールが左右360°回転します。

ハンドル部は折り畳み収納可能。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.