 



品番：EA124BJ-13C

品名：8.0mmx15m エア-ホースリール(耐火花/自動巻取)



販売価格	64,400円(税抜)／ 70,840円(税込)		
カタログ価格	64,400円(税抜)／70,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/26 11:00現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1012ページ		

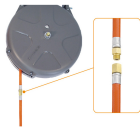

巻き癖の
つきにくさは
一目瞭然。
ホースが絡まりづらく
引っ掛かりを軽減



仕様

メーカー	三協リール (TRIENS)	型番	SHM-315SB
使用流体	エア	リール設置場所	屋内
ホース長	1次側(入力側):1m 2次側(出力側):15m	ホース径	内径:8mm 外径:12mm
ホース材質	ポリウレタン樹脂	カバー・ドラム材質	ABS樹脂
使用圧力	1.4MPa	使用温度範囲	-5～50℃
カラー	本体:グレー ホース:ブラック	取付ねじ	ホース1次側(入力側):オスねじ自在 R3/8” ホース2次側(出力側):メスねじRc3 /8” (カプラーソケット付)
サイズ	380×174×424(H)mm	重量	6.0kg
ロック機構	ラチェット式		

圧縮空気用エアホースを巻いたホースリール
天井付け・壁付けの2パターンの設置が可能
長尺リールをお探しの方におすすめ
<火花に強い耐火花ホース> 巻き癖がつきにくく、耐火花性も高いソフトホース仕様

<メンテナンスを向上させるラクラク継手仕様>

ホース根元部側に別途継手を設けることにより、本体部分の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。

<耐久性向上!SUSプロテクター>

開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの消耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減につながります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.