


品番：EA124BJ-7B

品名：8.0mmx15m エアーホースリール(自動巻取)

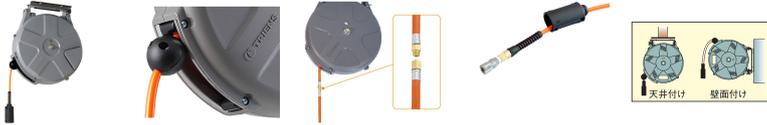

販売価格	57,200円(税抜) / 62,920円(税込)		
カタログ価格	57,200円(税抜) / 62,920円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/26 10:35現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1012ページ		



仕様

メーカー	三協リール (TRIENS)	型番	SHM-315B
使用流体	エア	リール設置場所	屋内
ホース長	1次側(入力側): 1m 2次側(出力側): 15m	ホース径	内径: 8mm 外径: 12mm
ホース材質	ポリウレタン樹脂	使用圧力	1.4MPa
使用温度範囲	-5~50℃	カラー	本体: グレー ホース: オレンジ
取付ねじ	ホース1次側(入力側): オスねじ自在 R3/8" ホース2次側(出力側): メスねじ Rc3/8" (カプラーソケット付)	サイズ	380×174×424(H)mm
重量	6.0kg	ロック機構	ラチェット式

圧縮空気用エアホースを巻いたホースリール

<メンテナンスを向上させるラクラク継手仕様>

ホース根元部側に別途継手を設けることにより、本体部分の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができるメーカー独自の機能

<耐久性向上! SUSプロテクター>

開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの消耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減につながります。

天井付け・壁付けの2パターンの設置が可能

カバー・ドラム材質	ABS樹脂		
-----------	-------	--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.