



品番：EA124BK-6.5A

品名：6.5mmx10m エアースリール(自動巻取/ポリウレタン)

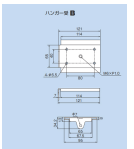

販売価格	36,000円(税抜) / 39,600円(税込)		
カタログ価格	36,000円(税抜) / 39,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/26 05:54現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1012ページ		

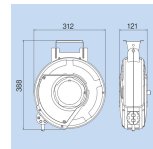

仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	ADU II -102
メーカー商品名	エヤーマック II	ホース長	10m
ホース径	内径:6.5mm 外径:10mm	使用圧力	1.5MPa(15kgf/cm ²)
一次側接続部(本体)	雄ネジ(G3/8")	取付金具(一次側)	3/8プラグカプラ付
取付金具(二次側)	1/4ワンタッチロータリー ナットカプラ付 (ロック式)	ホース材質	編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
サイズ	312(W)×121(D)×388(H)mm	重量	3.9kg

簡単メンテナンス!ホース交換が自分で簡単にできるエアースリール(取付型)

ホースを引き出すとカチッとストッパーの掛かるラチェット式ストッパー
必要な長さで作業ができ、少し引き出せばラチェットが外れ巻き取れます。

建物躯体にしっかり接合するハンガー受け
最大130度までの首振り機能付きで作業しやすく、固定も可能です。

ガイドローラー使用により引き出しがスムーズ
巻き込み防止ゴムストッパー付きで、ネジを緩めて位置調整ができます。

特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホース
反発弾性・耐摩耗性に加え、オゾンや日光・油類などへの耐候性に優れています。

ワンタッチロータリーカプラー

取り付けて左に回すだけで簡単ロック! 抜けにくく、確実にカプラーの取り付けが行えます。

ホース引き出し用ヒモ(2m)付で、安全な引出しが可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.