 



品番：EA124DG-112A

品名：12/18mm x10m 工場用耐油ホース



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,640円(税抜) / 6,204円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,640円(税抜) / 6,204円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/04/04 09:43現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1401ページ | | |

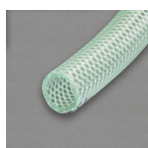

仕様

| | | | |
|------------------------------|--------|-------|--------------------------|
| 内径×外径(mm) | 12×18 | 全長(m) | 10 |
| 使用圧力(MPa) | 1.0 | 材質 | 軟質塩化ビニール(耐油PVC) |
| 使用温度範囲 | -5~60℃ | 使用流体 | 水・油・粉体・空気(燃料油には使用できません。) |
| 糸入り MEGAサンブレイとの色分けにも可 | | | |
| 工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水に | | | |
| 耐油性抜群で潤滑油の配管に最適です。 | | | |
| 使用圧力は20℃時目安 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.