 



品番：EA124DG-115A

品名：15/22mm x10m 工場用耐油ホース



販売価格	8,110円(税抜) / 8,921円(税込)		
カタログ価格	8,110円(税抜) / 8,921円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/04 11:19現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1401ページ		

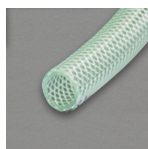

仕様

内径×外径(mm)	15×22	全長(m)	10
使用圧力(MPa)	1.0	材質	軟質塩化ビニール(耐油PVC)
使用温度範囲	-5~60℃	使用流体	水・油・粉体・空気(燃料油には使用できません。)

糸入り MEGAサンブレイとの色分けにも可。

工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水に

耐油性抜群で潤滑油の配管に最適です。

使用圧力は20℃時目安

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.