


品番：EA124DL-18

品名：25/33mm x 25m ウォーターホース(糸入り)

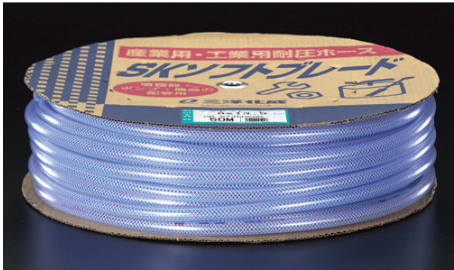

販売価格	24,400円(税抜)／26,840円(税込)		
カタログ価格	24,400円(税抜)／26,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/31 22:38現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1401ページ		



仕様

メーカー	三洋化成	型番	SB-2533D 25B
商品名	SKソフトブレードホース	用途	工場設備、機械設備などの配管・補修・延長に
ホース長	25m	内径	25mm
外径	33mm	使用流体	水、空気
使用圧力	水:0.97MPa以下(環境温度23℃時) 空気:0.70MPa以下(環境温度23℃時)	材質	PVC、ポリエステル糸
使用流体温度範囲	0～60℃	使用環境温度範囲	-10～60℃
耐寒性	脆化温度-40℃		
糸入り二重管ホース			
流体が見えるクリアタイプ			
噴霧器・ポンプなど機器の配管用に最適、肉厚で丈夫な耐圧ホース			
寒くてもやわらかい耐寒性に優れています。			
食品衛生法(厚生労働省告示第370号)適合			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.