


品番：EA124KS-36

品名：790㎡ スプリンクラー(三脚付)

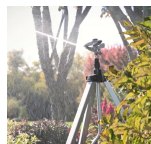

販売価格	20,300円(税抜) / 22,330円(税込)		
カタログ価格	20,300円(税抜) / 22,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/14 16:59現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2519ページ		



非常に広い範囲に正確に散水できるプロ仕様

仕様

散水範囲	最大約790㎡(半径約16m)	接続ねじ	3/4"NHメス
全長	820~1470mm(伸縮式)		

散水範囲・回転角度調整(左右のみ、上下は固定)が可能。

胸元のバルブで高さ調節ができます。

上部のダイヤルで簡単にスプレー距離を正確に設定できます。

強力なジェットから優しいミストまでスプレーをカスタマイズできます。

スパイク付きの脚により、転倒の心配がありません。

耐久性に優れた金属製で、過酷な状況でも頻繁な使用に耐えます。

※本製品の接続はアメリカ規格ねじのため、日本国内のねじとは接続できません。別売のアメリカねじ用ホース(EA124DN-10A、EA124DN-30A)をお勧めします。

代替品

品番	EA124KS-35
コメント	



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.