
 


品番：EA124KS-51A

品名：ロータリースプリンクラー

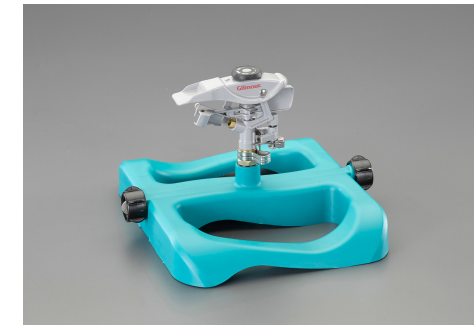

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 7,390円(税抜)／8,129円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 7,390円(税抜)／8,129円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 （2025/12/17 23:41現在） |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



仕様

|                                                            |                   |            |                             |
|------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------|
| サイズ                                                        | 約280×292×160(H)mm | 散水範囲       | 539㎡(直径約φ26m)               |
| 水道ホース接続ねじ                                                  | 3/4”NHメス          | 連結用ホース取付ねじ | 3/4”NHオス                    |
| 作動水圧                                                       | 490kPa(60psi)     | 材質         | ヘッド:アルミダイカスト、<br>ベース:ポリマー樹脂 |
| 重量                                                         | 約4.45kg           |            |                             |
| 散水範囲、散水距離を調節出来ます。                                          |                   |            |                             |
| 強力なジェット～穏やかな、ミストまでスプレーが選べます。                               |                   |            |                             |
| ホースは直接繋がられません。専用プラグ:EA124GC-1Pと専用ホース:EA124DN-10、30をお勧めします。 |                   |            |                             |

代替品

|  |      |            |
|--|------|------------|
|  | 品番   | EA124KS-35 |
|  | コメント | 仕様ご確認下さい。  |

