


品番：EA124KS-53A

品名：スプリンクラー

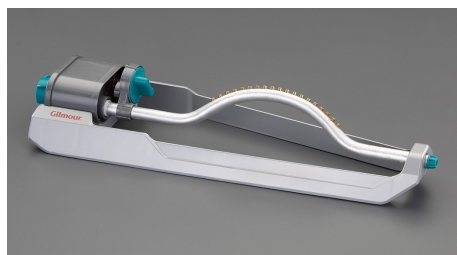

販売価格	4,020円(税抜) / 4,422円(税込)		
カタログ価格	4,020円(税抜) / 4,422円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/01 04:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



#### 仕様

散水範囲	539㎡ (直径約φ26m)	接続ねじ	3/4"NHメス
サイズ	全長:470mm 幅:162mm	材質	ダイカストメタル
作動水圧	413kPa(60psi)	ジェットスプレー箇所	19ヶ所
重量	263.6g		

ダイカストメタル製で耐久性と安定性に優れています。

散水距離、散水幅を調整できます

スイベルカップリング接続部分によりホースの取り外しが簡単。

ダイヤルデザインで散水方向が分かりやすくなっています。

詰まったジェットを掃除するためのクリーナー付

ホースは直接繋がられません。専用プラグ:EA124GC-1Pと専用ホース:EA124DN-10A、30Aをお勧めします。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.