


品番：EA124KS-8

品名：64㎡ロータリースプリンクラー

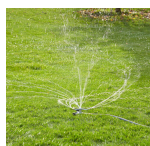

販売価格	3,780円(税抜) / 4,158円(税込)		
カタログ価格	3,780円(税抜) / 4,158円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/07/01 03:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2518ページ		



カタログ訂正

26/02/18 ●散水範囲 (誤) 195㎡ (正) 最大約64㎡ (半径約6.4m) (No.57 1157)

仕様

散水範囲	最大約64㎡ (半径約6.4m)	散水距離	約6.4m
接続ねじ	3/4" NHメス	サイズ	200×200×85mm
材質	本体:アルミダイカスト チップ・接続部:真鍮		

絶え間なく回転することで水たまりになりにくい、優しく雨のような散水を行います。

集中的に散水する必要がある芝生に最適。

耐久性に優れた金属製のホイール付ベースにより安定感があり、車輪付きでスプリンクラーを簡単に移動できます。

※本製品の接続はアメリカ規格ねじのため、日本国内のねじとは接続ができません。別売のアメリカねじ用ホース (EA124DN-10A、EA124DN-30A) をお勧めします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.