


品番 : EA124LA-17

品名 : 900ml クリーニングガン

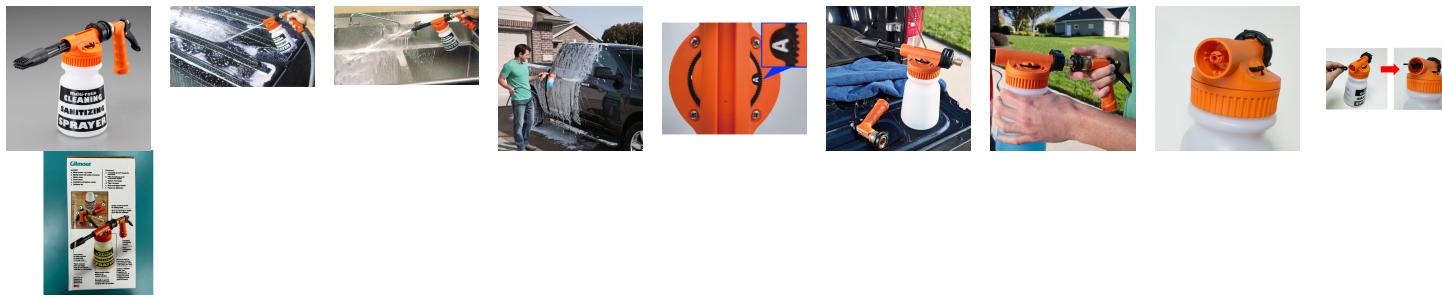

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 16,600円(税抜)／18,260円(税込) | | |
| カタログ価格 | 16,600円(税抜)／18,260円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/02/07 15:59現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0355ページ 2519ページ | | |



カタログ訂正

25/04/08 ●重量:(誤)700g (正)550g (No.56 1239)

タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能です

仕様

| | | | |
|----------|--|--------|------------|
| タンク容量 | 0.9L | サイズ | φ100×145mm |
| タンク材質 | ポリエチレン | 重量 | 550g |
| 最高使用圧力 | 60PSI(0.27~0.4MPa) | 使用可能温度 | 約38°Cまで |
| スプレーパターン | 3種:直噴・フォーム・拡散 (差込式ノズルを交換する事でスプレーパターンを変更します) | 接続ねじ | 3/4" NH |
| 仕様 | プラグなし | | |

泡状の化学薬品を安全に混合して噴霧するのに最適です。

混合比率を選択できる5段階のクイックセットダイヤル
(A・1:128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10)

フォームノズルや拡散ノズル(ディフレクター)を直噴ノズルに差し込む事でスプレーパターンを変更できます。

タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。

タンクは広くて注ぎやすい口でこぼれにくい

ショートノズル付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.