


品番：EA124LA-17

品名：900ml フォームクリーニングガン

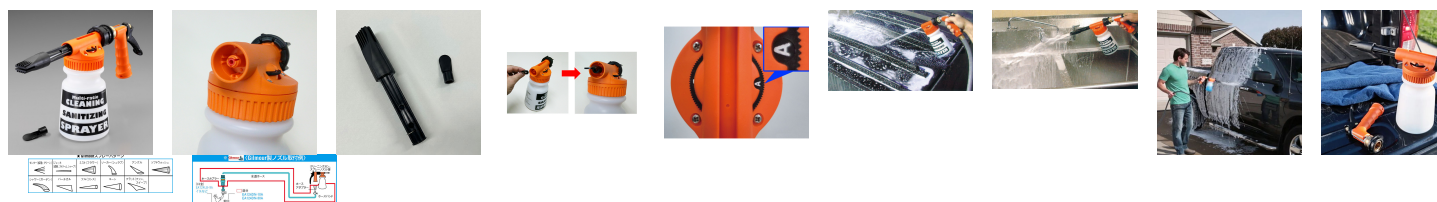

販売価格	16,600円(税抜) / 18,260円(税込)		
カタログ価格	16,600円(税抜) / 18,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/01 03:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0355ページ2519ページ		



仕様

スプレーパターン	3種(直噴・フォーム・拡散) ※差込式ノズルを交換してパターン変更	接続ねじ	3/4"NH
タンク容量	0.9L	タンク材質	ポリエチレン
サイズ	φ100×145mm	重量	550g
最高使用圧力	60psi(0.27~0.4MPa)	使用可能温度	約38℃まで
仕様	プラグなし		

泡状の化学薬品を安全に混合して噴霧するのに最適。

混合比率を選択できる5段階のクイックセットダイヤル
(A・1:128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10)

本体の直噴ノズルにフォームノズルや拡散ノズルを差し込む事でスプレーパターンを変更できます。

タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。

タンクは広くて注ぎやすい口でこぼれにくい

※本製品の接続はアメリカ規格ねじのため、日本国内のねじとは接続ができません。別売のアメリカねじ用ホース(EA124DN-10A、EA124DN-30A)をお勧めします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.