


品番 : EA124LA-17P

品名 : 900ml クリーニングガン(プラグ付)

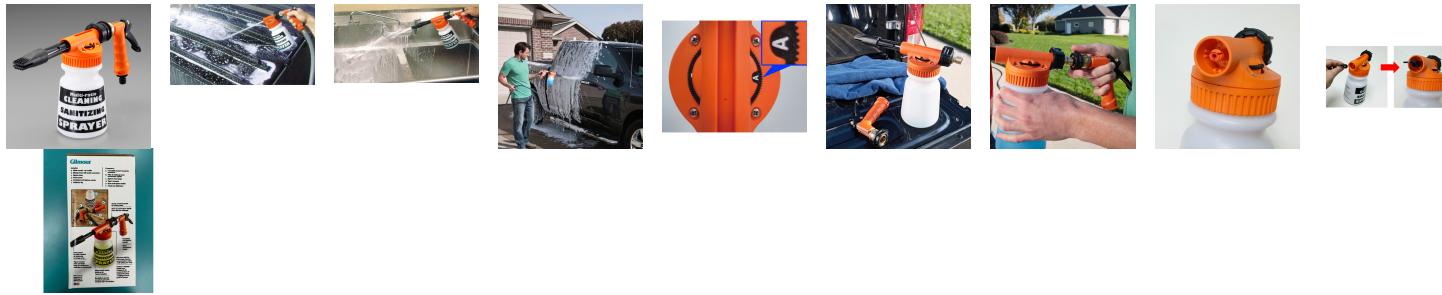

販売価格	16,700円(税抜)／18,370円(税込)		
カタログ価格	16,700円(税抜)／18,370円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/07 14:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0355ページ 2519ページ		



カタログ訂正

25/04/08 ●重量:(誤)700g (正)550g (No.56 1239)

タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能です

仕様

タンク容量	0.9L	サイズ	φ100×145mm
タンク材質	ポリエチレン	重量	550g
最高使用圧力	60PSI(0.27～0.4MPa)	使用可能温度	約38℃まで
スプレーパターン	3種:直噴・フォーム・拡散 (差込式ノズルを交換する事でスプレーパターンを変更します)	接続ねじ	3/4" NH
仕様	プラグ付		

泡状の化学薬品を安全に混合して噴霧するのに最適です。

混合比率を選択できる5段階のクイックセットダイヤル
(A・1:128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10)

フォームノズルや拡散ノズル(ディフレクター)を直噴ノズルに差し込む事でスプレーパターンを変更できます。

タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。

タンクは広くて注ぎやすい口でこぼれにくい

ショートノズル付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.