



品番：EA124LA-49AB

品名：スプレーノズル(7パターン)

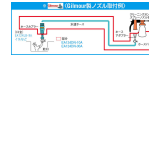

販売価格	2,190円(税抜) / 2,409円(税込)		
カタログ価格	2,190円(税抜) / 2,409円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/07/01 03:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2521ページ		

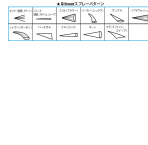

仕様

スプレーパターン	スプレーパターン7種 (フラット、ファン、センター、フル、ミスト、 ジェット、ガーデン) ※ヘッドを回すことでパターンを変更	接続ねじ	3/4" NHメス
全長	178mm	重量	200g
材質	ボディ: 亜鉛、ABS樹脂 ハンドル: TPR(熱可塑性ゴム)	最高使用圧力	60psi
使用可能温度	約38℃まで	仕様	プラグなし

ヘッドを回すとパターンを変更できます

後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能

片手で操作できる連続噴射ロックにより、握ることなく連続的にスプレー可能

手にぴったりとフィットし、快適でコントロールしやすい滑り止め付きグリップ

耐久性に優れた金属構造

※本製品の接続はアメリカ規格ねじのため、日本国内のねじとは接続ができません。別売のアメリカねじ用ホース(EA124DN-10A、EA124DN-30A)をお勧めします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

