


品番：EA124LA-5

品名：145mm ピistolグリップノズル(2パターン)

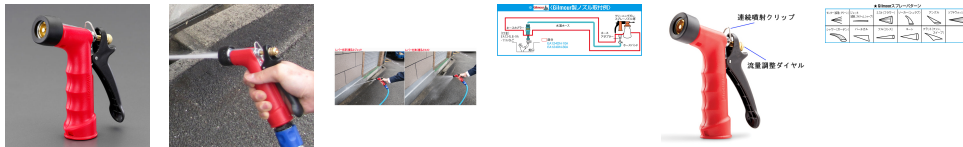

販売価格	1,920円(税抜) / 2,112円(税込)		
カタログ価格	1,920円(税抜) / 2,112円(税込)		
在庫数	最新在庫: 134 (2026/05/14 16:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0355ページ2520ページ		



耐久性と断熱性に優れています

#### 仕様

スプレーパターン	2種(ジェット、ミスト) ※レバーを深く握るとジェット、浅く握るとミスト	接続ねじ	3/4" NHメス
全長	145mm	重量	227g
材質	ボディー: 亜鉛ダイカスト グリップ: PVC(ポリ塩化ビニル)	耐圧	40~60psi(静的)
使用可能温度	約70℃まで(耐熱ホース使用時) ※使用可能温度は推奨温度ではありません。継続的な使用は、製品の最適な性能や寿命を保証できません。	仕様	プラグなし

断熱グリップを備えたノズルは、日常的な清掃作業に最適

冷水・温水どちらも使用可能

断熱性に優れたグリップ

後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能

連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能

スプレー部のねじ山を保護するラバーヘッド付き

耐久性のある金属構造

※本製品の接続はアメリカ規格ねじのため、日本国内のねじとは接続できません。別売のアメリカねじ用ホース(EA124DN-10A、EA124DN-30A)をお勧めします。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.