
 


品番：EA124LR-2B

品名：G 3/4" 散水用タイマー(移動型/G1/2"口金)

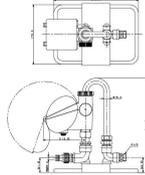

販売価格	37,000円(税抜) / 40,700円(税込)		
カタログ価格	37,000円(税抜) / 40,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/18 07:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	カクダイ	型番	502-312
サイズ	240×170×296(H)mm	通水流体	水(上水道用)
使用温度範囲	1~40℃	使用圧力	0.1~0.5MPa
プログラム機能	曜日単位で設定可能	散水時間	自動灌水・手動灌水ともに ・1~30分(1分単位) ・30~90分(10分単位) ・2~9時間(1時間単位) ※1回につき作動時間を設定可能 ※手動灌水時の初期設定は30分
接続ねじ	給水側: G1/2"、 流水側: G3/4"	電源	1.5V単3形アルカリ電池×4(別売) ※交換目安1年
散水回数	1日に1回または2回 (6・9・12時間後)		

ネジ口金を外すと取付ネジG1/2

ホースをつなぐだけで、灌水コンピューターが使えます。

冬期はホースを外すだけで簡易に収納できます。

移動式で使用可能

代替品



品番 EA124LR-2D  
コメント 変更点:サイズ

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.