


品番：EA124LR-2E

品名：G1/2x3/4 散水用タイマー(移動型/ソーラー式)

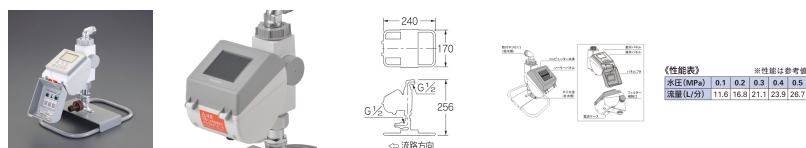

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 49,000円(税抜) / 53,900円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 49,000円(税抜) / 53,900円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/18 02:18現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ |                              |      |   |



### 仕様

|        |                                      |          |  |
|--------|--------------------------------------|----------|--|
| メーカー   | カクダイ                                 | 型番       | 502-345  |
| 設定時間   | 曜日単位で設定可能                            | 散水回数     | 2回まで   |
| 散水開始時間 | 00:00~23:59(1分単位で設定可能)<br>手動: 随時実行可能 | 散水時間     | 自動水やり・手動水やりともに<br>1~30分(1分単位)、<br>30~90分(10分単位)、<br>2~9時間(1時間単位)で設定可能<br>※手動水やりの初期設定は30分 |
| 通水流体   | 上水道水                                 | 使用圧力     | 0.1~0.5MPa   |
| 使用温度範囲 | 1~40℃                                | 電源       | 太陽光: 6.0V/0.25W  |
| 満充電時間  | 2時間(日照時最大)                           | バックアップ電源 | 1.5V単3形アルカリ電池4個(交換目安3年)  |
| 設置場所   | 屋外                                   | 接続ねじ     | G1/2"  |
| サイズ    | 170×240×256(H)mm                     | 重量       | 約1.7kg(電池含む)   |

ソーラー発電式

ブレードホースなどで簡単に灌水コンピューターが設置・収納できます。

土中には取付けないでください。

※電池は別売り

<注意>

凍結の恐れがある場合は、配管または水栓からコンピューター本体を取外し、ホースを抜いて、本体から水を抜いてください。内部の水が凍結しますと、製品が破損します。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.