
 


品番 : EA125AS-62

品名 : 6.5/10.0mmx10m ソフトエアーホース

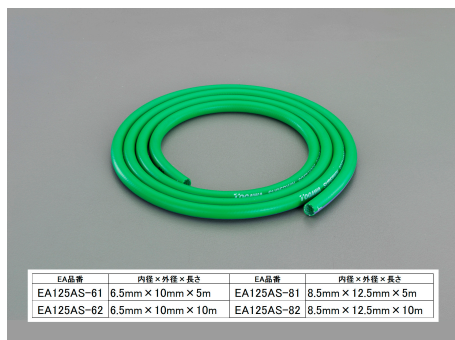

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,050円(税抜) / 6,655円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,050円(税抜) / 6,655円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 13 (2026/06/12 05:19現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1033ページ-1405ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|--------------------------|--------|----------|
| 最高使用圧力 | 1.5MPa | 内径×外径 | 6.5×10mm |
| 全長 | 10m | 使用温度範囲 | -5~60℃ |
| 材質 | 特殊エラストマー | 最小曲半径 | 20mm |
| 用途 | 塗装、吹き付けエアー工場内エアー ツール用 | | |

ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!

耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.