


品番：EA125BK-20

品名：8.5/12.5mmx 20m エアーホース(ソフトウレタン製)

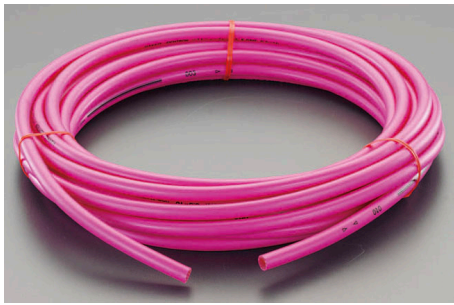

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 14,000円(税抜) / 15,400円(税込) | | |
| カタログ価格 | 14,000円(税抜) / 15,400円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/04 06:44現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1033ページ1405ページ | | |



抜群の柔軟性を有する、耐寒性に優れたプロ仕様のエアホース

仕様

| | | | |
|-------|-------------|--------------|--|
| メーカー | 八興 | 型番 | E-SNF-8.5 |
| 商品名 | ソフトニューフレックス | 用途 | ・自動車整備などのエアツール用ホースとして ・エアコンプレッサーのエアホースとして |
| 内径×外径 | 8.5×12.5mm | 全長 | 20m |
| 使用圧力 | 0~1.5MPa | 許容曲げ半径(20℃時) | 55mm |
| 使用流体 | エア | 使用温度範囲 | -20~60℃ |
| 材質 | ポリウレタン | 色調 | ピンクパープル |

ポリウレタン樹脂で耐久性・耐摩耗性に強くエアツール用ホースに最適

耐寒性に優れホースが硬化しにくく作業性に優れます

ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担を軽減

ホース表面はスムーズ仕上げを施しているため、ホースが引っ掛かり難く作業性が向上

うす暗い場所でも目立つショッキングピンク色で、足元の引っかかりの防止になります。

1m間隔でホースに長さ印刷があるのでカットが簡単

環境にやさしい非塩ビホース

RoHS2対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.