
 
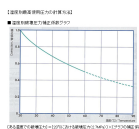


品番：EA125CM-4

品名：6.5/10mm x 4m ウレタンホース(ねじ付)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,640円(税抜) / 5,104円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,640円(税抜) / 5,104円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/06/13 07:28現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1013ページ                      |      |   |

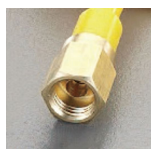

#### 仕様

|        |                       |         |                       |
|--------|-----------------------|---------|-----------------------|
| メーカー   | 潤工社                   | 型番      | UTF-10-400L           |
| 使用流体   | 空気、水                  | 内径×外径   | 6.5×10mm              |
| 使用範囲   | 4m                    | チューブツノ長 | 500mm                 |
| 最高使用圧力 | 0.7MPa未満(23℃時)        | 取付ねじサイズ | 雄:R1/4"<br>雌:G1/4"    |
| 使用温度   | 空気:-20~60℃<br>水:0~50℃ | 材質      | ホース:ポリウレタン<br>接続金具:真鍮 |

機械的強度、特に耐摩耗性が優れています

柔軟で高反発弾性をもっています

RoHS対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.