
 


品番：EA125CM-6

品名：6.5/10mm x 6m ウレタンホース(ねじ付)

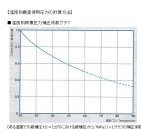

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,900円(税抜) / 6,490円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,900円(税抜) / 6,490円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/06/13 07:46現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1013ページ | | |



仕様


| | | | |
|--------|-----------------------|---------|-----------------------|
| メーカー | 潤工社 | 型番 | UTF-10-600L |
| 使用流体 | 空気、水 | 内径×外径 | 6.5×10mm |
| 使用範囲 | 6m | チューブツノ長 | 500mm |
| 最高使用圧力 | 0.7MPa未満(23℃時) | 取付ねじサイズ | 雄:R1/4" 雌:G1/4" |
| 使用温度 | 空気:-20~60℃ 水:0~50℃ | 材質 | ホース:ポリウレタン 接続金具:真鍮 |

機械的強度、特に耐摩耗性が優れています

柔軟で高反発弾性をもっています

RoHS対応品

代替品

| | |
|--|----------------------------|
|  | 品番 EA125CM-4 コメント 長さの違い |
|--|----------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.