
 
 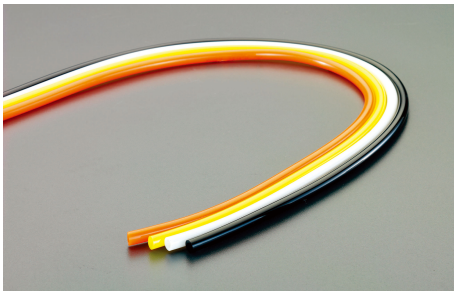


品番：EA125DC-10

品名：6.5/ 10mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,560円(税抜)／6,116円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 5,560円(税抜)／6,116円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2024/05/14 18:57現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1077ページ1475ページ               |      |   |



仕様

|                               |                            |        |           |
|-------------------------------|----------------------------|--------|-----------|
| メーカー                          | アオイ                        | 型番     | U-9210-20 |
| 全長                            | 20m                        | 使用流体   | 空気、水      |
| 使用温度                          | 空気: -40～80℃、水: 0～60℃(凍結不可) | 外径×内径  | 10×6.5mm  |
| 最高使用圧力                        | 0.8MPa                     | カラー    | 黄         |
| 破壊圧力                          | 1.8MPa                     | 最小曲げ半径 | 30mm      |
| 常用圧力                          | 0.6MPa                     |        |           |
| エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。  |                            |        |           |
| 高温多湿下でも安心して 이용하실 수 있습니다。      |                            |        |           |
| 軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。 |                            |        |           |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.