
 


品番 : EA125DC-6

品名 : 3.7/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄)

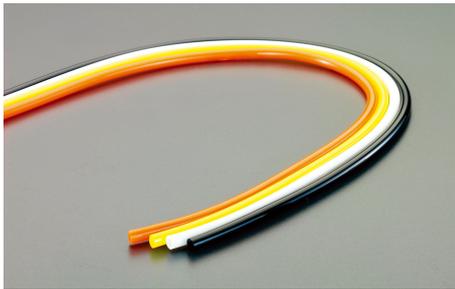

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,930円(税抜) / 2,123円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,930円(税抜) / 2,123円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2024/05/14 07:42現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1077ページ1475ページ               |      |   |



#### 仕様

|        |                            |        |           |
|--------|----------------------------|--------|-----------|
| メーカー   | アオイ                        | 型番     | U-9206-20 |
| 全長     | 20m                        | 使用流体   | 空気、水      |
| 使用温度   | 空気: -40~80℃、水: 0~60℃(凍結不可) | 外径×内径  | 6×3.7mm   |
| 最高使用圧力 | 0.9MPa                     | カラー    | 黄         |
| 破壊圧力   | 2MPa                       | 最小曲げ半径 | 17mm      |
| 常用圧力   | 0.6MPa                     |        |           |

エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。

高温多湿下でも安心してご利用いただけます。

軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.