


品番 : EA125DE-3

品名 : 5/8mm x1.0m コイルチューブ(ポリウレタン)

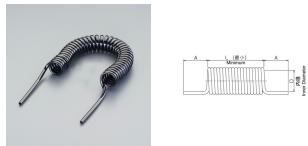

販売価格	3,110円(税抜) / 3,421円(税込)		
カタログ価格	3,110円(税抜) / 3,421円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/16 09:19現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1063ページ 1452ページ		



## 仕様

メーカー	アオイ	型番	UK-801
外径×内径	8×5mm	全長	1m(使用延長時)
使用流体	空気・水	使用温度	空気:-40~+80°C 水:0~+60°C(凍結なきこと)
最高使用圧力	1.2MPa	重量	159g
材質	エーテル系 TPU	色	黒
本数	1本		

柔軟性に優れ、接続部への無理がかかりません。

伸縮配管に最適で、縮んだ時でもチューブの垂れがありません。

PTMGポリウレタンを使用していますので、耐水性に優れているため水配管にも使用可能です。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.