


# 品番 : EA125ER-4

品名 : 2.0/4.0mmx20m ソフトエラストマーチューブ(難燃/黒)

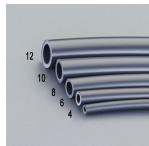

販売価格	3,460円(税抜) / 3,806円(税込)		
カタログ価格	3,460円(税抜) / 3,806円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/10 11:10現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1022ページ 1404ページ		



## 仕様

メーカー	アオイ	型番	SR2-4x2
外径×内径	4×2mm	全長	20m
最高使用圧力	1.6MPa	使用流体	空気、水
使用温度	空気:-40°C~+80°C 水:0°C~+60°C(凍結不可)	重量	280g
材質	難燃エラストマー	色	黒

難燃材料を用いた单芯チューブです。

溶接火花が付着しても燃え続けることはありません。  
(UL94V-0 認定材料を使用)

可塑剤が配合されていないので、チューブの細化及び硬化等のトラブルを防止できます。

RoHS対応品

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.