


品番：EA125ER-6

品名：3.8/6.0mmx20m ソフトエラストマーチューブ (難燃/黒)

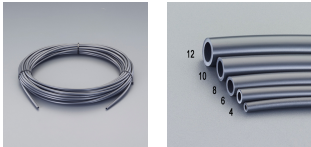

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,810円(税抜) / 6,391円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,810円(税抜) / 6,391円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/11 06:04現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1022ページ1404ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|-----------------------------------|------|-----------|
| メーカー | アオイ | 型番 | SR2-6x3.8 |
| 外径×内径 | 6×3.8mm | 全長 | 20m |
| 最高使用圧力 | 1.4MPa | 使用流体 | 空気、水 |
| 使用温度 | 空気: -40℃～+80℃ 水: 0℃～+60℃(凍結不可) | 重量 | 500g |
| 材質 | 難燃エラストマー | 色 | 黒 |

難燃材料を用いた単芯チューブです。

溶接火花が付着しても燃え続けることはありません。
(UL94V-0 認定材料を使用)

可塑剤が配合されていないので、チューブの細化及び硬化等のトラブルを防止できます。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.