


品番：**EA125ER-8**

品名：5.5/8.0mmx20m ソフトエラストマーチューブ (難燃/黒)

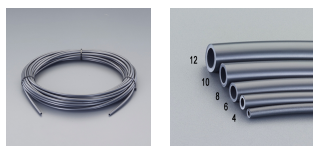

販売価格	10,300円 (税抜) / 11,330円 (税込)		
カタログ価格	10,300円 (税抜) / 11,330円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/11 07:16現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1022ページ1404ページ		



仕様

メーカー	アオイ	型番	SR2-8x5.5
外径×内径	8×5.5mm	全長	20m
最高使用圧力	1.1MPa	使用流体	空気、水
使用温度	空気: -40℃～+80℃ 水: 0℃～+60℃(凍結不可)	重量	760g
材質	難燃エラストマー	色	黒

難燃材料を用いた単芯チューブです。

溶接火花が付着しても燃え続けることはありません。
(UL94V-0 認定材料を使用)

可塑剤が配合されていないので、チューブの細化及び硬化等のトラブルを防止できます。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.