


品番 : EA125F-10B

品名 : 8.0/ 10mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)



販売価格	9,820円(税抜) / 10,802円(税込)		
カタログ価格	9,820円(税抜) / 10,802円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/10 09:43現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1023ページ / 1403ページ		

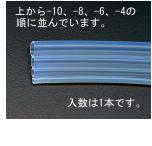

上から-10、-8、-6、-4の順に並んでいます。

入数は1本です。

カタログ訂正

25/03/03 (誤) ●不燃性 (正) ●難燃性 (No.56 1115)

仕様

メーカー	アオイ	型番	FE-10
外径×内径	10×8mm	長さ	5m
最高使用圧力	0.7MPa	使用温度	空気・油:-65~+200°C 水:0~+80°C(凍結不可)
重量	305g	材質	4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合(FEP)
カラー	半透明		

耐熱(+200°C)、耐寒(-65°C)に優れています。

耐薬品性、耐腐蝕性に優れています。

難燃性

内表面が滑らかで不活性なため、物質が接着しません。

半透明で、内部流体が視認出来ます。

食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.